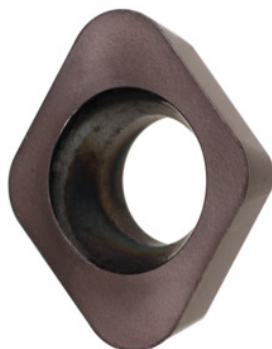


Garant**XDHW 10T310, HB7535, Typ: UNI****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	211908 UNI
GTIN	4045197479686
Klasa artykułu	21A

Opis**wskazówka:**Zalecane wartości orientacyjne dla $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 2$ mm.**Opis techniczny**

typ	UNI
promień naroża	1 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	XDHW 10T310
Gatunek	HB7535
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
--	-------------	-------	---------

Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	240 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	210 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	180 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	170 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	120 m/min	M
uniw.	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		