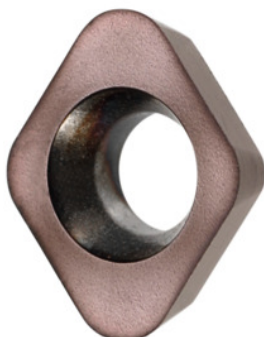


**Garant****XDHW 060210, HB7720, Typ: ST1400**

### Dane zamówienia

Numer katalogowy	211892 ST1400
GTIN	4045197479631
Klasa artykułu	21A

### Opis

**wskazówka:**

Zalecane wartości orientacyjne dla  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 1,5$  mm.  
posuw  $f_z$ : 0,15 mm

### Opis techniczny

typ	ST1400
posuw $f_z$	0,15 mm
promień naroża	1 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	XDHW 060210
Gatunek	HB7720
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

### Dane użytkownika

	<b>przydatność</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>kod ISO</b>
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	270 m/min	P
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	240 m/min	P
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	200 m/min	P
Stal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	170 m/min	P
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	150 m/min	P
Stal < 55 HRC	nadaje się	130 m/min	H
Stal < 60 HRC	nadaje się warunkowo	100 m/min	H
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	220 m/min	K
CuZn	nadaje się warunkowo	500 m/min	N
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		