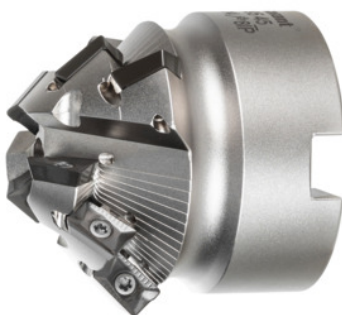


Garant**Głowice do fazowania, z otworem, kąt γ : 45stopni****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215795 45
GTIN	4045197383235
Klasa artykułu	210

Opis**wskazówka:**

Stosować wkrętki dynamometryczne TQ GARANT nr **211750**, wielk. **1,2**, z grotem nr **674252**, wielk. **8IP**.

Opis techniczny

uzyskiwana szerokość sfazowania b	17,8 mm
śruby mocujące	219814 (8IP; 1,2 Nm)
kąt γ	45 stopni
min. $\varnothing D$	17 mm
uzyskiwana długość sfazowania l	27,5 mm
efektywna liczba ostrzy Z_{ef}	3
największa $\varnothing D_1$	56 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	AP.. 1003
długość całkowita L_{ges}	52 mm

Ø otworu uchwyty	22 mm
uzyskiwana wysokość sfazowania h	19 mm
Posuw na ząb przy $h_{maks.}$	0,14 mm
Liczba płytek skrawających	9
wykonanie chwytu	z otworem
chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Frez do fazowania

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP
zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	219814
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 1,2 Nm	211750 1,2