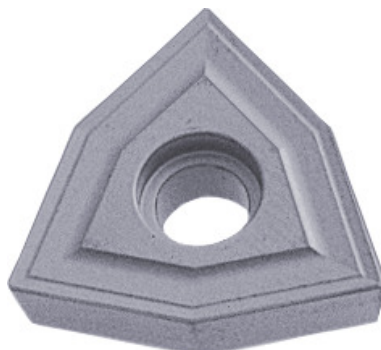


**Płytki skrawająca KOMET® Unisix®, BK6115, oznaczenie typu W29: 34-000****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	236860 34-000
GTIN	4047109101135
Klasa artykułu	24T

**Opis****Pasuje do :**

nr 236650; 236660; 236685; 236686

**wskazówka:****Podane wartości eksploatacyjne odnoszą się do KUB Trigon®.**

nie stosować na ostrzach wewnętrznych wiertła!

typ: żeliwo szare (sferoidalne); ST900

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: WOEX 06T304

posuw  $f$  w stali  $< 900 \text{ N/mm}^2$ : 0,15 mm/obr,**Opis techniczny**

Nazwa	34-000
posuw $f$ w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,15 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WOEX 06T304
Seria	KUB Trigon®
Seria	Kły centrujące
Seria	KUB V464

Gatunek	BK6115
typ	żeliwo szare (sferoidalne); ST900
Materiał ostrza &nbsp;	HM