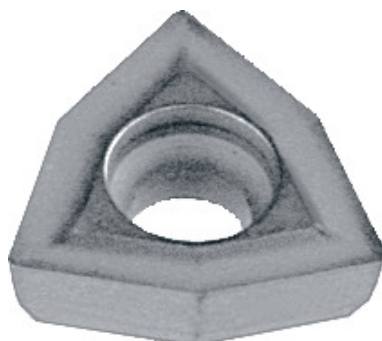


**Płytki skrawająca KOMET® Unisix®, BK7710, oznaczenie typu W29: 24-110****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	236980 24-110
GTIN	4047109085695
Klasa artykułu	24T

Opis**Pasuje do :**

nr 236630; 236635; 236650; 236660; 236685; 236686

wskazówka:**Podane wartości eksploatacyjne odnoszą się do KUB Trigon®.**

typ: Alu; CuZn

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: WOEX 05T304

posuw f w stali < 900 N/mm²: 0,14 mm/obr,**Opis techniczny**

Nazwa	24-110
posuw f w stali < 900 N/mm ²	0,14 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WOEX 05T304
Seria	KUB Trigon®
Seria	Kły centrujące
Seria	KUB V464
Gatunek	BK7710

typ	Alu; CuZn
Materiał ostrza 	HM