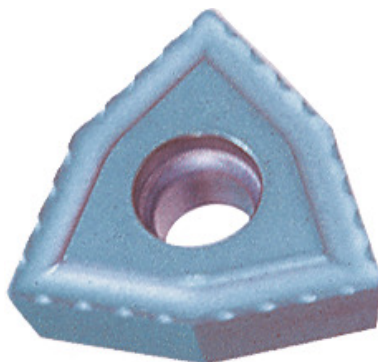


**Płytki skrawająca KOMET® Unisix®, BK79, oznaczenie typu W29: 18-130****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	237050 18-130
GTIN	4047109069916
Klasa artykułu	24T

Opis**Pasuje do :**

nr 236630; 236635; 236650; 236685; 236686

wskazówka:**Podane wartości eksploatacyjne odnoszą się do KUB Trigon®.**

Ze względu na specjalną geometrię skrawania do zastosowania wyłącznie w wiertłach prawych KOMET KUB®.

typ: INOX

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: WOEX 040304

posuw f w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,13 mm/obr,**Opis techniczny**

Nazwa	18-130
posuw f w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,13 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WOEX 040304
Seria	Noże
Seria	Wytaczaki

Gatunek	BK79
typ	INOX
Materiał ostrza 	HM