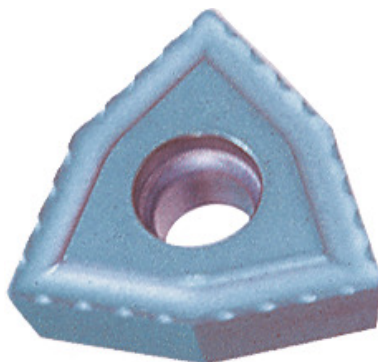


**Płytki skrawająca KOMET® Unisix®, BK79, oznaczenie typu W29: 34-130****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	237050 34-130
GTIN	4047109072886
Klasa artykułu	24T

Opis**Pasuje do :**

nr 236650; 236660; 236685; 236686

wskazówka:**Podane wartości eksploatacyjne odnoszą się do KUB Trigon®.**

Ze względu na specjalną geometrię skrawania do zastosowania wyłącznie w wiertłach prawych KOMET KUB®.

typ: INOX

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: WOEX 06T304

posuw f w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,15 mm/obr,**Opis techniczny**

Nazwa	34-130
posuw f w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,15 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WOEX 06T304
Gatunek	BK79
typ	INOX

Materiał ostrza

HM

Rodzaj produktu

Wiercenie