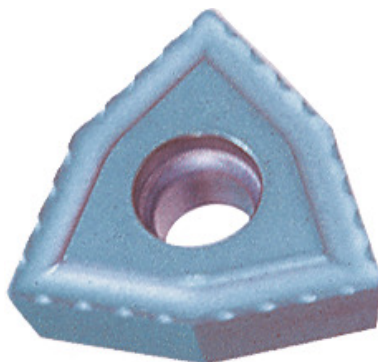


**Płytki skrawająca KOMET® Unisix®, BK79, oznaczenie typu W29: 42-130****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	237050 42-130
GTIN	4047109070134
Klasa artykułu	24T

**Opis****Pasuje do :**

nr 236650; 236660; 236685; 236686

**wskazówka:****Podane wartości eksploatacyjne odnoszą się do KUB Trigon®.**

Ze względu na specjalną geometrię skrawania do zastosowania wyłącznie w wiertłach prawych KOMET KUB®.

typ: INOX

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: WOEX 080404

posuw  $f$  w stali  $< 900 \text{ N/mm}^2$ : 0,16 mm/obr,**Opis techniczny**

Nazwa	42-130
posuw $f$ w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,16 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WOEX 080404
Seria	Noże
Seria	Wytaczaki

Gatunek	BK79
typ	INOX
Materiał ostrza &nbsp;	HM