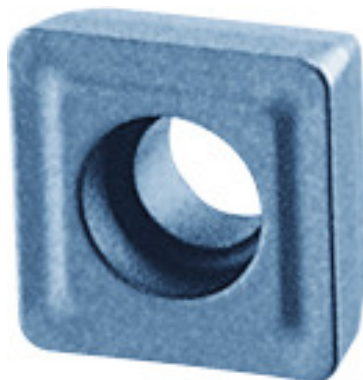


**Płytki skrawająca KOMET®, BK7935, oznaczenie typu W83: 13-010****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	236541 13-010
GTIN	4047109229501
Klasa artykułu	24Q

**Opis****Wykonanie:**

Szlifowane na obwodzie, z zaokrągloną krawędzią skrawającą i ze spiekany łamaczem wiórów.

**wskazówka:**

**Zalecane wartości odnoszą się do KUB Quatron® 235500–235505.**

typ: ST900; Ti

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: SOEX 050204

posuw f w stali < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,12 mm/obr,

**Opis techniczny**

Nazwa	13-010
posuw f w stali < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOEX 050204
Seria	KUB Quatron®
liczba wymian/ostrzy	4
Gatunek	BK7935

typ	ST900; Ti
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Rodzaj produktu	Wiercenie