


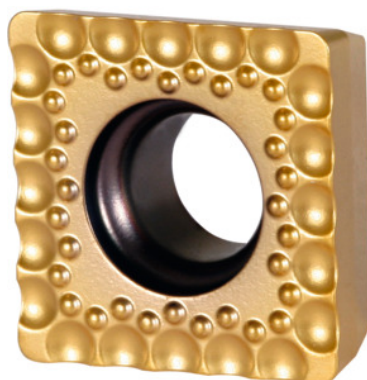

## Płytki skrawająca KOMET®, BK8430, oznaczenie typu W83: 44-030



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	236535 44-030
GTIN	4047109199835
Klasa artykułu	24Q

### Opis

#### Wykonanie:

Szlifowane na obwodzie, z zaokrągloną krawędzią skrawającą i ze spiekany łamaczem wiórów.

#### wskazówka:

**Zalecane wartości odnoszą się do KUB Quatron® 235500–235505.**

Przy zastosowaniu KUB Quatron® 235500–235505 zmniejszyć posuw o połowę.

typ: ST1400

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: SOEX 120508

posuw  $f$  w stali  $< 900 \text{ N/mm}^2$ : 0,25 mm/obr,

### Opis techniczny

Nazwa	44-030
posuw $f$ w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,25 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOEX 120508
Seria	KUB Centron® Powerline
Seria	KUB Quatron®
Gatunek	BK8430

typ	ST1400
Materiał ostrza &nbsp;	HM