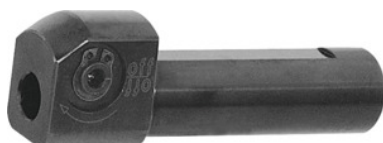


 KOMET

Korpusy wytaczaków UniTurn® do toczenia, narzędzie nieruchome (bez wytaczaka), Ø chwytu d / Ø otworu d1: 16/8mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	240100 16/8
GTIN	4047109019362
Klasa artykułu	24S

Opis**Zastosowanie:**

Do wytaczania oraz toczenia poprzecznego i wewnętrznego na tokarkach.

Opis techniczny

Ø chwytu d	16 mm
wysokość mocowania b	15 mm
długość a	10 mm
długość całkowita L _{całk.}	70 mm
długość l ₂	50 mm
Ø otworu d ₁	8 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Uchwyty wytaczaków Micro