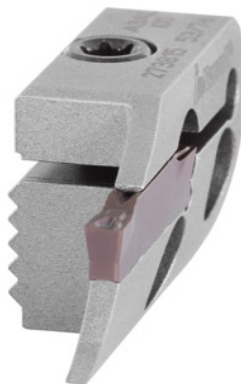


**Garant****Uchwyty płytek skrawających wypukłe do wcinania, prawe, R promień wcięcia: 110/170mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	273815 110/170
GTIN	4045197500120
Klasa artykułu	21W

## Opis

**Wykonanie:**

Bardzo sztywne połączenie i precyzyjny zacisk pomiędzy uchwytem płytki a oprawką zaciskową dzięki uzębionej powierzchni kontaktu.

**Zastosowanie:**

W połączeniu z oprawkami zaciskowymi nr od 273800 do 273811.

**Część zamienna:**

Śruba mocująca nr 279815 9.

**Ważne:**

Bez śrub montażowych (zawarte w zakresie dostawy uchwytów zaciskowych).

**wskazówka:**

$D_1 = \emptyset$  min. dla 1. podcięcia /  $D_2 = \emptyset$  maks. dla 1. podcięcia.

W zależności od konfiguracji mocowania i materiału obniżyć parametry technologiczne o 30 – 50%.

Szerokość skrawania W: 3 mm

maks. głębokość wcinania  $t_{maks.}$ : 13 mm

## Opis techniczny

minimalna $\varnothing$ 1. podcięcia $D_2$	170 mm
minimalna $\varnothing$ 1. podcięcia $D_1$	110 mm
maks. głębokość wcinania $t_{maks.}$	13 mm
rodzaj zastosowania	prawe
Szerokość skrawania W	3 mm
Rodzaj produktu	Uchwyty ostrzy

## Aksesoria

śruba zaciskowa	279910
śruba zaciskowa Typ 9	279815 9