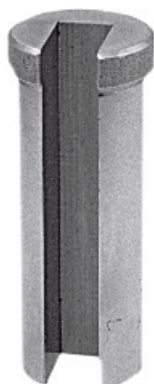


**duMONT****Tuleje prowadzące, do otworów H7, Ø tulei: 12B1 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	290415 12B1
GTIN	2050001096258
Klasa artykułu	29J

**Opis****Wykonanie:**

z kołnierzem

**Zastosowanie:****Przepychacze oznaczone literą A oraz tulejki prowadzące oznaczone literą A należy stosować razem.**

Dotyczy to również innych oznaczeń. W celu zapewnienia dobrego prowadzenia przepychacza w górę i swobodnego wyjścia w dole tuleja prowadząca z obrabianym przedmiotem powinna przylegać do stołu prasy.

**wskazówka:**

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

szerokość rowka: 6,46 mm

długość: 43 mm

**Opis techniczny**

Ø tulei	12 mm
szerokość rowka	6,46 mm
długość	43 mm

Rodzaj produktu

Przepychacz

---

**Akcesoria**Zestawy przepychaczy HSS, w drewnianej kasecie,  
tolerancja JS9 Typ 4-8

290400 4-8