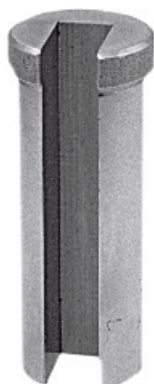


duMONT**Tuleje prowadzące, do otworów H7, Ø tulei: 15B1 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	290415 15B1
GTIN	2050001096289
Klasa artykułu	29J

Opis**Wykonanie:**

z kołnierzem

Zastosowanie:**Przepychacze oznaczone literą A oraz tulejki prowadzące oznaczone literą A należy stosować razem.**

Dotyczy to również innych oznaczeń. W celu zapewnienia dobrego prowadzenia przepychacza w górę i swobodnego wyjścia w dole tuleja prowadząca z obrabianym przedmiotem powinna przylegać do stołu prasy.

wskazówka:

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

szerokość rowka: 6,46 mm

długość: 43 mm

Opis techniczny

Ø tulei	15 mm
szerokość rowka	6,46 mm
długość	43 mm

Rodzaj produktu

Przepychacz

AkcesoriaZestawy przepychaczy HSS, w drewnianej kasecie,
tolerancja JS9 Typ 4-8

290400 4-8