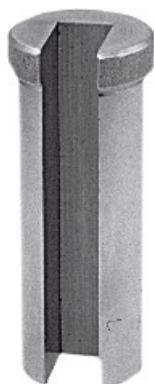


**duMONT****Tuleje prowadzące, do otworów H7, Ø tulei: 6A mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	290415 6A
GTIN	2050001096203
Klasa artykułu	29J

**Opis****Wykonanie:**

z kołnierzem

**Zastosowanie:****Przepychacze oznaczone literą A oraz tulejki prowadzące oznaczone literą A należy stosować razem.**

Dotyczy to również innych oznaczeń. W celu zapewnienia dobrego prowadzenia przepychacza w górę i swobodnego wyjścia w dół tuleja prowadząca z obrabianym przedmiotem powinna przylegać do stołu prasy.

**wskazówka:**

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

szerokość rowka: 3,25 mm

długość: 32 mm

**Opis techniczny**

długość	32 mm
Ø tulei	6 mm
szerokość rowka	3,25 mm

Rodzaj produktu

Przepychacz

---

**Akcesoria**Zestawy przepychaczy HSS, w drewnianej kasecie,  
tolerancja JS9 Typ 2-3

290400 2-3