


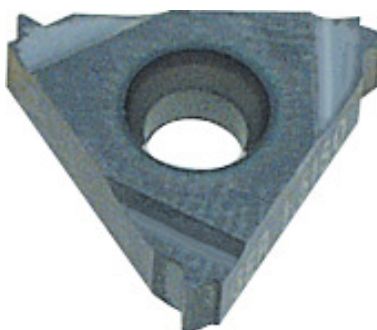

**Płytki z zarysem pełnym 60° zewnętrzne, prawe, HB 7020, skok: 2,5 mm**



## Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 270702 2,5    |
| GTIN             | 4045197369420 |
| Klasa artykułu   | 21J           |

## Opis

### Wykonanie:

**Płytki z zarysem pełnym 60°** do gwintów zewnętrznych wg DIN / ISO R 262 (DIN 13). Klasa tolerancji 6g.

Klasa tolerancji: DIN 13 6g

Rodzaj gwintu: M

Rodzaj gwintu: MF

Rodzaj gwintu: M-LH

Rodzaj gwintu: MF-LH

Kąt boku zarysu gwintu: 60 stopni

Grubość: 3,6 mm

Wielkość płytki L: 16 mm

## Opis techniczny

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Seria                     | Gwintowanie zewnętrzne |
| Materiał ostrza<br>&nbsp; | HM                     |
| skok gwintu               | 2,5 mm                 |
| Gatunek                   | HB 7020                |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Klasa tolerancji       | DIN 13 6g |
| Rodzaj gwintu          | M         |
| Rodzaj gwintu          | MF        |
| Rodzaj gwintu          | M-LH      |
| Rodzaj gwintu          | MF-LH     |
| Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni |
| Grubość                | 3,6 mm    |
| Wielkość płytki L      | 16 mm     |