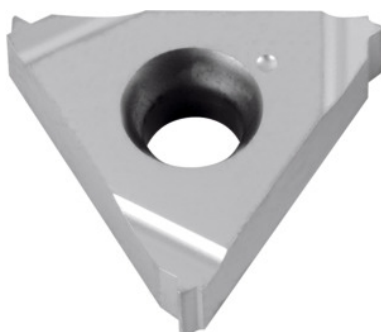


**Płytki z zarysem pełnym 60° zewnętrzne, prawe, HB 7125, skok: 0,75 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	270704 0,75
GTIN	4045197453020
Klasa artykułu	21J

**Opis****Wykonanie:**

**Płytki z zarysem pełnym 60°** do gwintów zewnętrznych wg DIN / ISO R 262 (DIN 13). Klasa tolerancji 6g.

Klasa tolerancji: DIN 13 6g

Rodzaj gwintu: M

Rodzaj gwintu: MF

Rodzaj gwintu: MF-LH

Rodzaj gwintu: M-LH

Kąt boku zarysu gwintu: 60 stopni

Grubość: 3,6 mm

Wielkość płytki L: 16 mm

**Opis techniczny**

Seria	Gwintowanie zewnętrzne
Materiał ostrza &nbsp;	HM
skok gwintu	0,75 mm
Gatunek	HB 7125

Klasa tolerancji	DIN 13 6g
Rodzaj gwintu	M
Rodzaj gwintu	MF
Rodzaj gwintu	MF-LH
Rodzaj gwintu	M-LH
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Grubość	3,6 mm
Wielkość płytki L	16 mm