




Uchwyty płytek skrawających eco wklęsłe do wcinania, prawe, R promień wcięcia: 26/39 mm

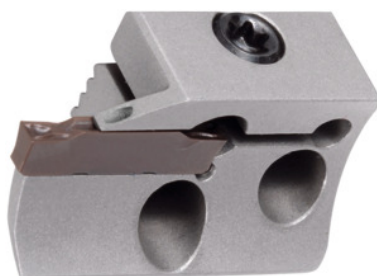

Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 273890 26/39 |
| GTIN | 4045197516626 |
| Klasa artykułu | 21W |

Opis

Zastosowanie:

W połączeniu z nożami GARANT eco nr **273840-273851**.

w dostawie::

Bez śrub montażowych (zawarte w zakresie dostawy uchwyty zaciskowych).

Część zamienna:

Śruby mocujące nr 279910

wskazówka:

$D_1 = \text{min. } \varnothing$ dla 1 wcięcia / $D_2 = \text{maks. } \varnothing$ dla 1 wcięcia.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Szerokość skrawania W: 3 mm

maks. głębokość wcinania $t_{\text{maks.}}$: 13 mm

Opis techniczny

| | |
|---|-------|
| minimalna \varnothing 1. podcięcia D_2 | 39 mm |
| maks. głębokość wcinania $t_{\text{maks.}}$ | 13 mm |
| minimalna \varnothing 1. podcięcia D_1 | 26 mm |
| rodzaj zastosowania | prawe |

| | |
|-----------------------|------|
| chłodzenie wewnętrzne | tak |
| Szerokość skrawania W | 3 mm |

Akcesoria

| | |
|-----------------|--------|
| śruba zaciskowa | 279910 |
|-----------------|--------|