


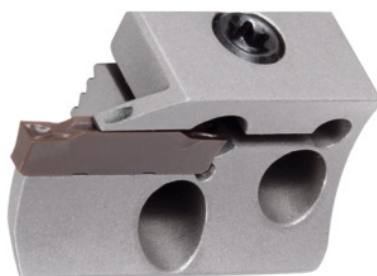

Uchwyty płytek skrawających eco wklęsłe do wcinania, prawe, R promień wcięcia: 43/60 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	273890 43/60
GTIN	4045197516640
Klasa artykułu	21W

Opis

Zastosowanie:

W połączeniu z nożami GARANT eco nr **273840-273851**.

w dostawie::

Bez śrub montażowych (zawarte w zakresie dostawy uchwyty zaciskowych).

Część zamienna:

Śruby mocujące nr 279910

wskazówka:

$D_1 = \text{min. } \varnothing \text{ dla 1 wcięcia} / D_2 = \text{maks. } \varnothing \text{ dla 1 wcięcia.}$

chłodzenie wewnętrzne: tak

Szerokość skrawania W: 3 mm

maks. głębokość wcinania $t_{\text{maks.}}$: 13 mm

Opis techniczny

minimalna \varnothing 1. podcięcia D_1	43 mm
maks. głębokość wcinania $t_{\text{maks.}}$	13 mm
minimalna \varnothing 1. podcięcia D_2	60 mm
rodzaj zastosowania	prawe

chłodzenie wewnętrzne	tak
Szerokość skrawania W	3 mm

Akcesoria

śruba zaciskowa	279910
-----------------	--------