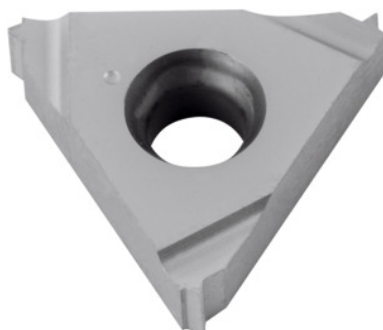


**Płytki z zarysem pełnym 60° wewnętrzne, prawe, HB 7125, skok: 1,5 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 270759 1,5 |
| GTIN | 4045197453181 |
| Klasa artykułu | 21J |

Opis**Wykonanie:**

Płytki z zarysem pełnym 60° do gwintów wewnętrznych wg DIN / ISO R 262 (DIN 13). Klasa tolerancji 6H.

Klasa tolerancji: DIN 13 6H

Rodzaj gwintu: M

Rodzaj gwintu: MF

Rodzaj gwintu: MF-LH

Rodzaj gwintu: M-LH

Kąt boku zarysu gwintu: 60 stopni

Grubość: 3,6 mm

Wielkość płytki L: 16 mm

Opis techniczny

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Seria | Gwintowanie wewnętrzne |
| Materiał ostrza | HM |
| skok gwintu | 1,5 mm |
| Gatunek | HB 7125 |

| | |
|------------------------|-----------|
| Klasa tolerancji | DIN 13 6H |
| Rodzaj gwintu | M |
| Rodzaj gwintu | MF |
| Rodzaj gwintu | MF-LH |
| Rodzaj gwintu | M-LH |
| Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni |
| Grubość | 3,6 mm |
| Wielkość płytki L | 16 mm |