


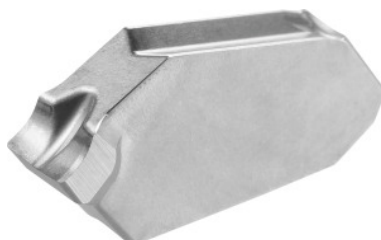

## Płytki do przecinania wersja neutralna,, HU7310, szerokość skrawania W: 3,1 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	273310 3,1
GTIN	4045197600844
Klasa artykułu	21J

### Opis

Płytki do przecinania wersja neutralna, 3,1 mmpromień naroża: 0,2 mm  
posuw f w stali < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,1 mm/obr,

### Opis techniczny

Szerokość skrawania W	3,1 mm
posuw f w stali < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm/obr,
promień naroża	0,2 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	3,1 mm
Zastosowanie główne	N
Warunki skrawania	ciągłe
Gatunek	HU7310
liczba wymian/ostrzy	1

Profil płytki skrawającej

wersja neutralna,

Rodzaj produktu

Toczenie poprzeczne