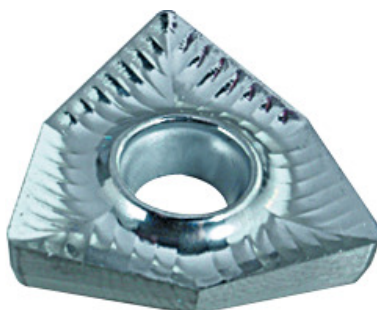


**WCHX 040104, typ: ALU****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268474 ALU
GTIN	4045197470348
Klasa artykułu	21K

Opis**Pasuje do :**

Narzędzia do toczenia i wiercenia nr 268463 - 268468, wielk. 8.
pasują do Ø narzędzia D: 8 mm

Gatunek: HU70AL

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 300 - 600 m/min

prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe: 180 m/min

Opis techniczny

Zastosowanie główne	N
Zastosowanie dodatkowe	K
prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe	180 m/min
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	300 - 600 m/min
typ	ALU
Gatunek	HU70AL
Materiał ostrza 	HM

Seria	narzędzia do toczenia i wiercenia 5 w 1
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WCHX 040104
pasują do Ø narzędzia D	8 mm