


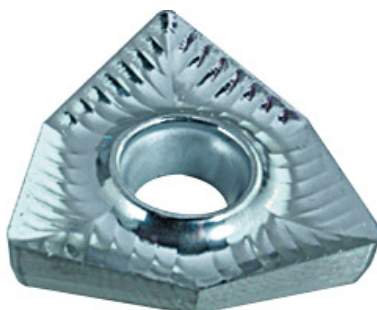

## WCHX 10T304, typ: ALU



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	268492 ALU
GTIN	4045197470881
Klasa artykułu	21K

### Opis

#### Pasuje do :

Narzędzia do toczenia i wiercenia nr 268463 - 268468, wielk. 20.  
pasują do  $\varnothing$  narzędzia D: 20 mm

Gatunek: HU70AL

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 300 - 600 m/min

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie dodatkowe: 180 m/min

### Opis techniczny

Zastosowanie główne	N
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie dodatkowe	180 m/min
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	300 - 600 m/min
typ	ALU
Zastosowanie dodatkowe	K
Gatunek	HU70AL
Materiał ostrza &nbsp;	HM

Seria	narzędzia do toczenia i wiercenia 5 w 1
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WCHX 10T304
pasują do Ø narzędzia D	20 mm