




## Oprawki Varia do tulejek zaciskowych VARIA VX4, VX4, do tulejek zaciskowych ER: 16 ER

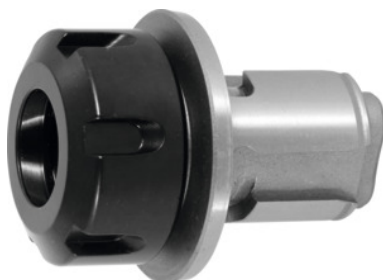

### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 319804 16     |
| GTIN             | 2050001743466 |
| Klasa artykułu   | 33E           |

### Opis

#### Wykonanie:

**VX** - 3-punktowe zamocowanie w pierścieniu segmentowym, pozbawione sił poprzecznych.

**Odporność na działanie momentu obrotowego do 200 Nm dzięki zamocowaniu wielobocznemu.**

#### Zalety:

- **szybka wymiana dzięki tylko jednemu punktowi mocowania, dzięki temu wymiana narzędzi bez ryzyka urazów;**
- **narzędzia skrawające wstępnie nastawione znajdują się w maszynie;**
- **krótka konstrukcja - niskie koszty jednostkowe.**

#### Zastosowanie:

Głównie do wiercenia i centrowania.

#### wskazówka:

Maksymalny moment obrotowy dokręcania dla VX3 i VX4 wynosi 5,7 Nm i może zostać osiągnięty przy użyciu odpowiedniego klucza dynamometrycznego nr 211750 rozm. 5,7.

Maksymalny moment obrotowy dokręcania dla V3, V4 i V5 wynosi 10 Nm. Nie należy obracać ogranicznika podczas zwalniania wkładek.

wymiar A długości wysięgu: 30 mm

Ø zewn. D: 28 mm

### Opis techniczny

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| do tulejek zaciskowych ER | 16                        |
| wymiar A długości wysięgu | 30 mm                     |
| Ø zewn. D                 | 28 mm                     |
| adapter                   | VX4                       |
| Rodzaj produktu           | Uchwyt z tuleją zaciskową |