


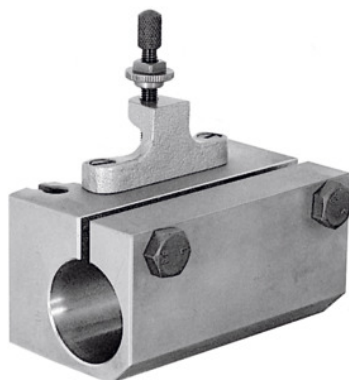

Szybkowymienne imaki z otworem cylindrycznym, Typ: B



Dane zamówienia

Numer katalogowy	318300 B
GTIN	4045197316165
Klasa artykułu	36A

Opis

Wykonanie:

Z ustalającą śrubą do regulacji wysokości oraz dwiema śrubami mocującymi.

Zastosowanie:

Do mocowania tulejek ze stożkiem Morse'a nr 318400 oraz do bezpośredniego mocowania dużych wytaczaków nr 318500.

pasuje do nr 318000: B

Ø otworu: 40 mm

długość: 120 mm

Opis techniczny

Ø otworu	40 mm
długość	120 mm
typ	B
pasuje do nr 318000	B
Rodzaj produktu	Oprawki nożowe

Akcesoria

Tulejki ze stożkiem MK do szybkowym. imaków nożowych
Typ B3

318400 B3

Tulejki ze stożkiem MK do szybkowym. imaków nożowych
Typ B4

318400 B4

Wytaczaki bez noży i uchwytów Ø 40 mm

318500 40