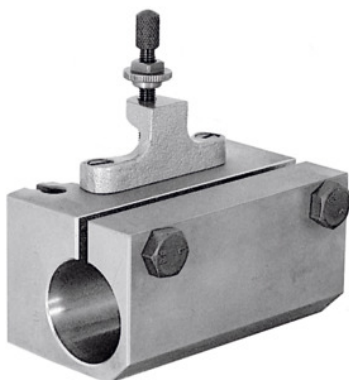


**Szybkowymienne imaki z otworem cylindrycznym, Typ: C40****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	318300 C40
GTIN	4045197316172
Klasa artykułu	36A

Opis**Wykonanie:**

Z ustalającą śrubą do regulacji wysokości oraz dwiema śrubami mocującymi.

Zastosowanie:

Do mocowania tulejek ze stożkiem Morse'a nr 318400 oraz do bezpośredniego mocowania dużych wytaczaków nr 318500.

pasuje do nr 318000: C

Ø otworu: 40 mm

długość: 160 mm

Opis techniczny

Ø otworu	40 mm
typ	C40
długość	160 mm
pasuje do nr 318000	C
Rodzaj produktu	Oprawki nożowe

Akcesoria

Wytaczaki bez noży i uchwytów Ø 40 mm

318500 40

Tulejki ze stożkiem MK do szybkowym. imaków nożowych
Typ B4

318400 B4

Tulejki ze stożkiem MK do szybkowym. imaków nożowych
Typ B3

318400 B3