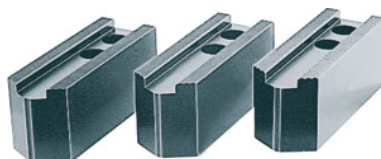


HOLEX®**Szczęki nasadowe, zestaw 3-elem., do średnicy uchwytu: 254****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	313760 254
GTIN	4019208193816
Klasa artykułu	32R

Opis**Wykonanie:**

precyzyjnie frezowane rowki i uźębienie, nieczernione.

Ukośne, do małych średnic mocowania.

Materiał:

Produkt wysokiej jakości z 16MnCr5.

Pasuje do :

uchwytów mechanicznych firmy Röhm i innych producentów uchwytów mechanicznych.

Wyp. dodatkowe:

Wpusty przesuwne nr 313505 – 313605.

wskazówka:

- **w celu dopasowania do uchwytu tokarskiego należy sprawdzić uźębienie, szerokość rowków (N) oraz odstępy otworów (a, b)**
- **szczęki nasadzane z aluminium, na zamówienie.**

Pasujące do kodu barwnego: Schunk Uchwyt stożkowe i szczęki

długość L: 125 mm

szerokość B: 40 mm

wysokość H: 40 mm

rozstaw otworów a: 30 mm

rozstaw otworów b: 30 mm

szerokość rowka D: 16 mm

Opis techniczny

wysokość H	40 mm
------------	-------

szerokość B	40 mm
długość L	125 mm
rozstaw otworów a	30 mm
dla gwintu DIN 912	M12
rozstaw otworów b	30 mm
do średnicy uchwytu	254 mm
szerokość rowka D	16 mm
Pasujące do kodu barwnego	Schunk Uchwyty stożkowe i szczęki