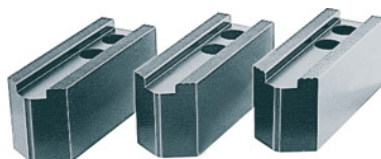


HOLEX**Szczęki nasadowe, zestaw 3-elem., do średnicy uchwytu: 210****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	313760 210
GTIN	4045197152329
Klasa artykułu	32R

Opis**Wykonanie:**

precyzyjnie frezowane rowki i użębienie, nieczernione.

Ukośne, do małych średnic mocowania.

Materiał:

Produkt wysokiej jakości z 16MnCr5.

Pasuje do :

uchwytów mechanicznych firmy Röhm i innych producentów uchwytów mechanicznych.

Wyp. dodatkowe:

Wpusty przesuwne nr 313505 – 313605.

wskazówka:

- **w celu dopasowania do uchwytu tokarskiego należy sprawdzić użębienie, szerokość rowków (N) oraz odstępów otworów (a, b)**
- **szczęki nasadzane z aluminium, na zamówienie.**

Pasujące do kodu barwnego: uchwyty z mocowaniem mechanicznym i szczęki Schunk

długość L: 102 mm

szerokość B: 35 mm

wysokość H: 40 mm

rozstaw otworów a: 20 mm

rozstaw otworów b: 25 mm

szerokość rowka D: 14 mm

Opis techniczny

rozstaw otworów a	20 mm
-------------------	-------

długość L	102 mm
szerokość rowka D	14 mm
do średnicy uchwytu	210 mm
rozstaw otworów b	25 mm
wysokość H	40 mm
dla gwintu DIN 912	M12
szerokość B	35 mm
Pasujące do kodu barwnego	uchwyty z mocowaniem mechanicznym i szczęki Schunk
Rodzaj produktu	Szczęki uchwytów tokarskich o dużej sile