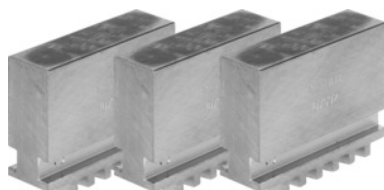


**Szczęki jednolite, miękkie, zestaw 3-elem., do średnicy uchwytu: 80 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	314600 80
GTIN	4019208034355
Klasa artykułu	36R

Opis**Materiał:**

16 MnCr5

Pasuje do :**uchwyty tokarskich trójszczękowych nr 310100; 310500; 310600; 310650; 310670; 310700; 310750.****wskazówka:**

- **Zasadniczo szczęki można wymieniać w uchwycie do momentu zużycia się przewodniczków korpusu**
- **Zakupione szczęki nasadzone, obrotowe i wiertarskie należy doszlifować w uchwycie, odpowiednio do wymaganego bicia promieniowego i osiowego**

Pasujące do kodu barwnego: RöhM Uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki

długość L: 37 mm

szerokość B: 12 mm

wysokość H: 26 mm

Opis techniczny

długość L	37 mm
szerokość B	12 mm
do średnicy uchwytu	80 mm
wysokość H	26 mm

Pasujące do kodu barwnego	Röhmm Uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki
Rodzaj produktu	Szczęki samocentrującego uchwytu spiralnego