


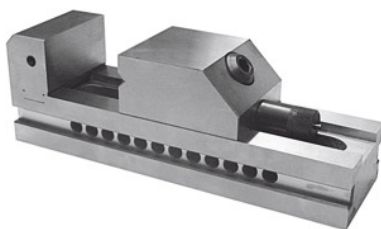

Imadła szlifierskie i kontrolne bez wrzeciona, szerokość szczęk A: 45mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	363650 45
GTIN	4045197313607
Klasa artykułu	38F

Opis

Wykonanie:

· **Stal hartowana, precyzyjnie szlifowana ze wszystkich stron.**

Zastosowanie do prac wymagających dostępu z 4 stron (od podstawy, od czoła i z obu boków).

szczęka ruchoma dosuwana jest do elementu obrabianego i zaciskana ręcznie.

Podczas zwalniania szczęka ruchoma odsuwana jest automatycznie od obrabianego przedmiotu.

Funkcja:

System dociskania – ruchoma szczęka dociskana jest w dół przez powstający nacisk, co wyklucza uniesienie się lub drganie detalu podczas obróbki.

Zastosowanie:

Do **precyzyjnej obróbki i kontroli.**

Klasa dokładności:

W zakresie **0,003 mm** / 100 mm (dokładność systemu).

Opis techniczny

masa	1,3 kg
długość całkowita a	160 mm
maksymalny rozstaw b	85 mm
szerokość szczęk A	45 mm

Karta danych

wysokość szczęk C	20 mm
szerokość całkowita B	45 mm
Rodzaj produktu	Imadło kontrolne