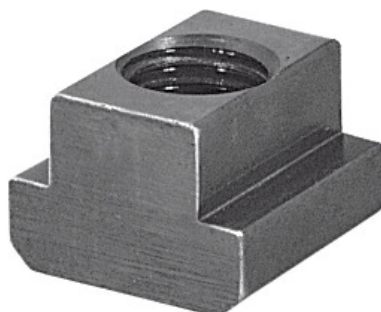


**Nakrętki teowe, M8, do wymiaru nominalnego rowka teowego: 16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	370520 16
GTIN	4020772153465
Klasa artykułu	35A

Opis**Zastosowanie:**

do znormalizowanych śrub dwustronnych.

Norma:

DIN 508

Materiał:

stal ulepszona cieplnie, klasa wytrzymałości 10.

wskazówka:

Pełna wytrzymałość tylko przy wykorzystaniu **całej długości gwintu**.

Opis techniczny

wysokość nakrętki	18 mm
szerokość e	25 mm
wymiar nominalny rowka teowego	16 mm
długość	25 mm
wysokość k	9 mm
szerokość a	15,7 mm

typ	508
norma	DIN 508
wielkość gwintu	M8
z gwintem	tak
materiał	Stal ulepszana cieplnie.
klasa wytrzymałości	10
Rodzaj produktu	Wkładki teowe