


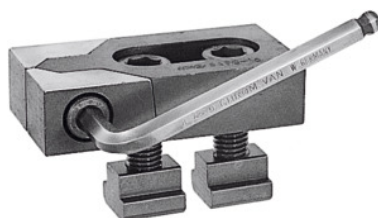

Dociski boczne Bulle, para, z wyposażeniem, szerokość rowka a: 28 mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 375110 28 |
| GTIN | 4020772073039 |
| Klasa artykułu | 35A |

Opis

Wykonanie:

Płaska konstrukcja bez wystających śrub mocujących. Docisk działa pod dowolnym kątem do płaszczyzny rowka teowego. W trakcie dociągania śruby bocznej mocowany element dociskany jest pewnie do powierzchni stołu maszyny.

Zastosowanie:

Do bocznego dociskania cienkich płyt bezpośrednio do powierzchni stołu obrabiarki.

Materiał:

Stal ulepszana cieplnie i odpuszczana podczas oksydowania.

w dostawie::

Wraz z 2 śrubami mocującymi 10.9 wg DIN 912, teowymi wpustami przesuwными i kluczem trzpieniowym 6-kątnym ISO 2936 C.

wskazówka:

Dostarczane tylko parami!

długość: 140 mm

szerokość: 78 mm

wysokość: 30 mm

do śrub mocujących: M24

Opis techniczny

| | |
|--------------------|-------|
| do śrub mocujących | M24 |
| wysokość | 30 mm |

| | |
|-------------------|--------|
| szerokość | 78 mm |
| długość | 140 mm |
| szerokość rowka a | 28 mm |
| typ | 6490 |