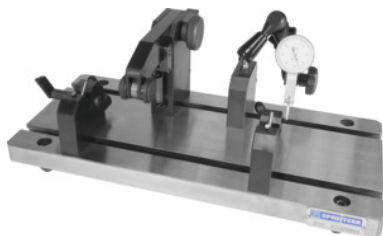


**Urządzenie RPGP do pomiarów bicia, do Ø obrabianego przedmiotu: 1-25mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	443210 1-25
GTIN	2050001698803
Klasa artykułu	46L

**Opis****Wykonanie:**

Hartowana i szlifowana płyta podstawy z 2 rowkami mocującymi. Bezstopniowe przesuwanie podpórek pryzmowych (z podstawami z węglików spiekanych), podpórek z rolkami i statywu przegubowego. Uniwersalny ogranicznik montowany dokładnie równolegle i prostopadle do pryzm. Dzięki **kątowi pryzmy 108°** można sprawdzać również części wieloboczne. Statyw przegubowy do mocowania czujnika zegarowego albo czujnika dźwigienkowo-zębatego.

**Zastosowanie:**

Sprawdzanie bicia poprzecznego i wzdłużnego części obrotowych.

**w dostawie::**

Płyta podstawy z 2 podpórkami pryzmowymi i ogranicznikiem, podpórka z rolkami i statyw przegubowy (bez czujnika zegarowego)

**Wyp. dodatkowe:**

Statyw przegubowy z nakrętką teową nr 443295. Podpórki z rolkami i podpórki pryzmowe nr 443050 - 443160, szerokość nakrętki teowej 10 h6. Podpórki pryzmowe o regulowanej wysokości na zamówienie.

**Opis techniczny**

długość podstawy	350 mm
do Ø obrabianego przedmiotu	1 - 25 mm
masa	12 kg

szerokość podstawy	160 mm
szerokość rowka teowego H7	10 mm
Rodzaj produktu	Przyrząd do pomiaru bicia poprzecznego i wzdłużnego

## Akcesoria

Podpórki z rolkami, para do wysokość ostrzy 50/75 mm	443160 50/75
Statywy przegubowe z nakrętkami teowymi wysięg 130 mm	443295 130
Statywy przegubowe z nakrętkami teowymi wysięg 200 mm	443295 200
Podpórki z rolkami o regulowanej wysokości, para do maks. Ø obrabianego przedmiotu 32 mm	443050 32