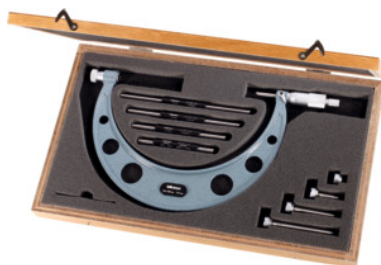


Mitutoyo**Duże mikrometry zewnętrzne, zakres pomiarowy: 400-500 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|----------------|
| Numer katalogowy | 420810 400-500 |
| GTIN | 4946368215150 |
| Klasa artykułu | 44A |

Opis**Wykonanie:**

Bębenek chromowany na matowo z 50-częściową podziałką oraz z wyraźnie wygrawerowanymi, czarnymi kreskami podziałowymi i cyframi.

4 łatwe do wymiany kowadełka pomiarowe zapewniają zakres pomiarowy 100 mm przy każdej wielkości mikrometru.

norma: DIN 863

Opakowanie: sztywny pojemnik

podziałka bębena pomiarowego: 1/50 mm

Kalibracja: S3

odczyt: 0,01 mm

Ø wrzeciona: 8 mm

odcinek pomiarowy wrzeciona: 25 mm

Ø bębena pomiarowego: 21 mm

masa: 4,5 kg

liczba końcówek pomiarowych: 4

Opis techniczny

| | |
|-----------------------------|--------|
| Ø bębena pomiarowego | 21 mm |
| masa | 4,5 kg |
| liczba końcówek pomiarowych | 4 |

| | |
|------------------------------|------------------|
| Ø wrzeciona | 8 mm |
| odczyt | 0,01 mm |
| odcinek pomiarowy wrzeciona | 25 mm |
| liczba wzorców nastawczych | 4 |
| podziałka bębena pomiarowego | 1/50 mm |
| zakres pomiarowy | 400 - 500 mm |
| Kalibracja | S3 |
| norma | DIN 863 |
| Technika pomiarowa | analogowy |
| Opakowanie | sztywny pojemnik |

Usługi

| | |
|---|----------------|
| Kalibracja mikrometrów z przedłużkami zakres pomiarowy 400-500 mm | 011210 400-500 |
| Znakowanie opis laserowy | 018940 |