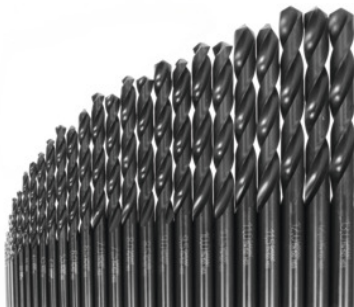


Garant**Zestawy wiertel krętych HSS nr 114150, do uzupełniania, bez powłoki, Typ: 1-13****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 115140 1-13 |
| GTIN | 4045197024459 |
| Klasa artykułu | 11B |

Opis**Wykonanie:**

Zestawione z wiertel krętych DIN 338.

Szlifowane kształtowo: wiertła kręte o dokładnym ruchu obrotowym i podziałce, precyzyjne zaszlifowanie ostrza.

Waporyzowane do Ø 2,4 mm.

Końcówka o kształcie C od wielk. 4 mm

chłodzenie wewnętrzne: nie

chwyt: Trzpień walcowy

zakres wiertel: 1 - 13 mm

liczba wiertel: 25

stopniowanie średnic wiertel co: 0,5 mm

Opis techniczny

| | |
|---------------------------------|-----------|
| stopniowanie średnic wiertel co | 0,5 mm |
| zakres wiertel | 1 - 13 mm |
| liczba wiertel | 25 |

| | |
|---------------------------|-----------------|
| chwyt | Trzpień walcowy |
| Liczba zębów Z | 2 |
| powłoka | bez powłoki |
| Materiał ostrza | HSS |
| norma | DIN 338 |
| typ | N |
| Tolerancja Ø nominalnej | h8 |
| kąt wierzchołkowy | 118 stopni |
| chłodzenie wewnętrzne | nie |
| w kasecie, | nie |
| pierścień barwny | bez |
| Rodzaj produktu | Wiertła kręte |