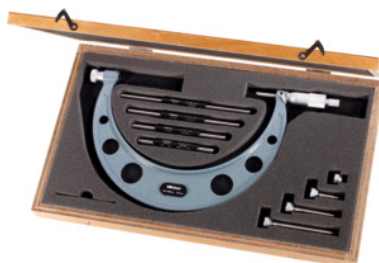


Mitutoyo**Duże mikrometry zewnętrzne, zakres pomiarowy: 300-400 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	420810 300-400
GTIN	4946368215143
Klasa artykułu	44A

Opis**Wykonanie:**

Bębenek chromowany na matowo z 50-częściową podziałką oraz z wyraźnie wygrawerowanymi, czarnymi kreskami podziałowymi i cyframi.

4 łatwe do wymiany kowadełka pomiarowe zapewniają zakres pomiarowy 100 mm przy każdej wielkości mikrometru.

norma: DIN 863

Opakowanie: sztywny pojemnik

podziałka bębena pomiarowego: 1/50 mm

Kalibracja: S3

odczyt: 0,01 mm

Ø wrzeciona: 8 mm

odcinek pomiarowy wrzeciona: 25 mm

Ø bębena pomiarowego: 21 mm

masa: 3,4 kg

liczba końcówek pomiarowych: 4

Opis techniczny

odcinek pomiarowy wrzeciona	25 mm
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm
liczba wzorców nastawczych	4

Ø wrzeciona	8 mm
zakres pomiarowy	300 - 400 mm
Ø bębena pomiarowego	21 mm
odczyt	0,01 mm
liczba końcówek pomiarowych	4
masa	3,4 kg
Kalibracja	S3
norma	DIN 863
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztywny pojemnik

Usługi

Kalibracja mikrometrów z przedłużkami zakres pomiarowy 300-400 mm	011210 300-400
Znakowanie opis laserowy	018940