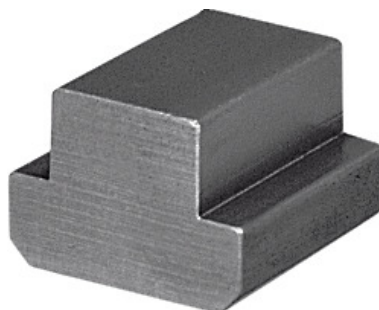


**Nakrętki teowe półwyrób, wymiar nominalny rowka teowego: 10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375320 10
GTIN	4020772084523
Klasa artykułu	35A

**Opis****Zastosowanie:**

do produkcji nakrętek teowych o gwintach nieznormalizowanych.

**Norma:**

**DIN 508**

**Materiał:**

stal do ulepszania cieplnego, nieulepszona (= półwyrób bez gwintu).

**wskazówka:**

Pełna wytrzymałość tylko przy wykorzystaniu **całej długości gwintu**.

wysokość nakrętki: 12 mm

szerokość a: 9,7 mm

szerokość e: 15 mm

wysokość k: 6 mm

**Opis techniczny**

wysokość nakrętki	12 mm
wymiar nominalny rowka teowego	10 mm
szerokość a	9,7 mm
szerokość e	15 mm

wysokość k	6 mm
typ	508