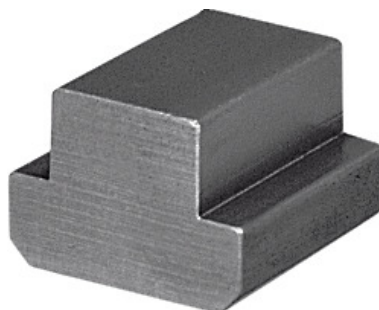


**Nakrętki teowe półwyrób, wymiar nominalny rowka teowego: 12 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375320 12
GTIN	4020772084530
Klasa artykułu	35A

Opis**Zastosowanie:**

do produkcji nakrętek teowych o gwintach nieznormalizowanych.

Norma:

DIN 508

Materiał:

stal do ulepszania cieplnego, nieulepszona (= półwyrób bez gwintu).

wskazówka:

Pełna wytrzymałość tylko przy wykorzystaniu **całej długości gwintu**.

wysokość nakrętki: 14 mm

szerokość a: 11,7 mm

szerokość e: 18 mm

wysokość k: 7 mm

Opis techniczny

szerokość a	11,7 mm
wymiar nominalny rowka teowego	12 mm
wysokość nakrętki	14 mm
szerokość e	18 mm

wysokość k	7 mm
typ	508