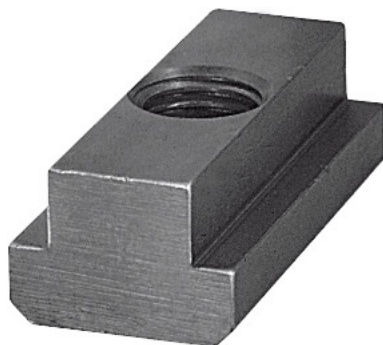


**Nakrętki teowe długie, wym. nomin. rowka teow./ gwint: 12/M10mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375325 12/M10
GTIN	4020772084677
Klasa artykułu	35A

Opis**Zastosowanie:**

Szczególnie do maszyn precyzyjnych w celu ochrony rowków przed uszkodzeniami.

Materiał:

Stal ulepszona cieplnie, klasa wytrzymałości 10.

Opis techniczny

wysokość nakrętki	14 mm
gwint	M10
szerokość a	11,7 mm
wymiar nominalny rowka teowego	12 mm
długość	36 mm
szerokość e	18 mm
wysokość k	7 mm
typ	508L

Rodzaj produktu

Wkładki teowe