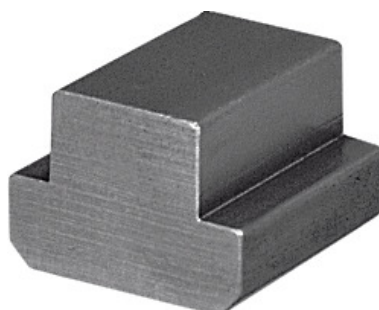


**Nakrętki teowe półwyrób, wymiar nominalny rowka teowego: 14 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375320 14
GTIN	4020772084547
Klasa artykułu	35A

**Opis****Zastosowanie:**

do produkcji nakrętek teowych o gwintach nieznormalizowanych.

**Norma:**

**DIN 508**

**Materiał:**

stal do ulepszania cieplnego, nieulepszona (= półwyrób bez gwintu).

**wskazówka:**

Pełna wytrzymałość tylko przy wykorzystaniu **całej długości gwintu**.

wysokość nakrętki: 16 mm

szerokość a: 13,7 mm

szerokość e: 22 mm

wysokość k: 8 mm

**Opis techniczny**

szerokość a	13,7 mm
wymiar nominalny rowka teowego	14 mm
wysokość nakrętki	16 mm
szerokość e	22 mm

wysokość k	8 mm
typ	508