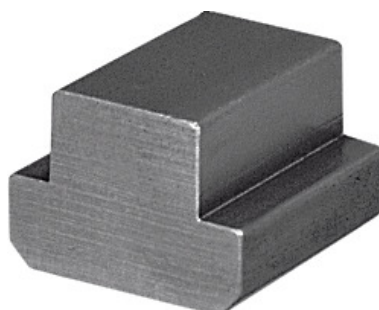


**Nakrętki teowe półwyrób, wymiar nominalny rowka teowego: 20 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375320 20
GTIN	4020772084578
Klasa artykułu	35A

Opis**Zastosowanie:**

do produkcji nakrętek teowych o gwintach nieznormalizowanych.

Norma:

DIN 508

Materiał:

stal do ulepszania cieplnego, nieulepszona (= półwyrób bez gwintu).

wskazówka:

Pełna wytrzymałość tylko przy wykorzystaniu **całej długości gwintu**.

wysokość nakrętki: 24 mm

szerokość a: 19,7 mm

szerokość e: 32 mm

wysokość k: 12 mm

Opis techniczny

wymiar nominalny rowka teowego	20 mm
szerokość a	19,7 mm
wysokość nakrętki	24 mm
szerokość e	32 mm

wysokość k	12 mm
typ	508