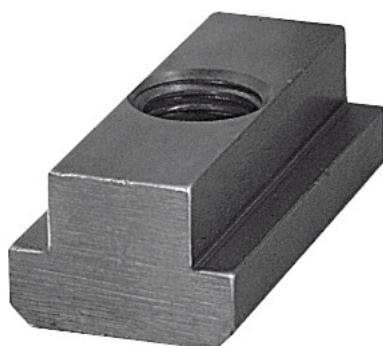


**Nakrętki teowe długie, wym. nomin. rowka teow./ gwint: 22/M20mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375325 22/M20
GTIN	4020772084721
Klasa artykułu	35A

**Opis****Zastosowanie:**

Szczególnie do maszyn precyzyjnych w celu ochrony rowków przed uszkodzeniami.

**Materiał:**

Stal ulepszona cieplnie, klasa wytrzymałości 10.

**Opis techniczny**

długość	70 mm
gwint	M20
szerokość a	21,7 mm
wymiar nominalny rowka teowego	22 mm
wysokość nakrętki	28 mm
szerokość e	35 mm
wysokość k	14 mm
typ	508L

Rodzaj produktu

Wkładki teowe