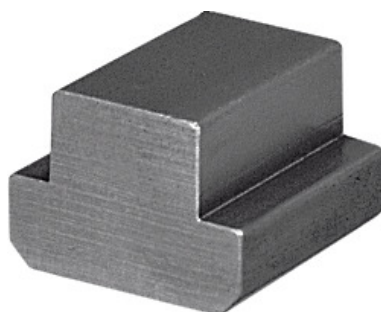


**Nakrętki teowe półwyrób, wymiar nominalny rowka teowego: 24 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375320 24
GTIN	4020772084592
Klasa artykułu	35A

Opis**Zastosowanie:**

do produkcji nakrętek teowych o gwintach nieznormalizowanych.

Norma:

DIN 508

Materiał:

stal do ulepszania cieplnego, nieulepszona (= półwyrób bez gwintu).

wskazówka:

Pełna wytrzymałość tylko przy wykorzystaniu **całej długości gwintu**.

wysokość nakrętki: 32 mm

szerokość a: 23,7 mm

szerokość e: 40 mm

wysokość k: 16 mm

Opis techniczny

wymiar nominalny rowka teowego	24 mm
wysokość nakrętki	32 mm
szerokość a	23,7 mm
szerokość e	40 mm

wysokość k	16 mm
typ	508