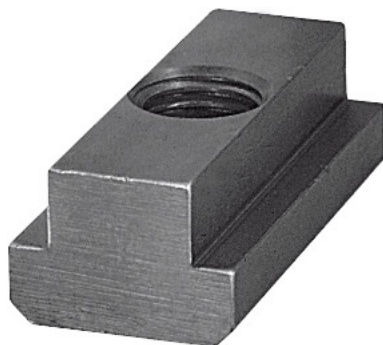


**Nakrętki teowe długie, wym. nomin. rowka teow./ gwint: 28/M24mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375325 28/M24
GTIN	4020772084745
Klasa artykułu	35A

Opis**Zastosowanie:**

Szczególnie do maszyn precyzyjnych w celu ochrony rowków przed uszkodzeniami.

Materiał:

Stal ulepszona cieplnie, klasa wytrzymałości 10.

Opis techniczny

wymiar nominalny rowka teowego	28 mm
długość	88 mm
szerokość a	27,7 mm
gwint	M24
wysokość nakrętki	36 mm
szerokość e	44 mm
wysokość k	18 mm
typ	508L

Rodzaj produktu

Wkładki teowe