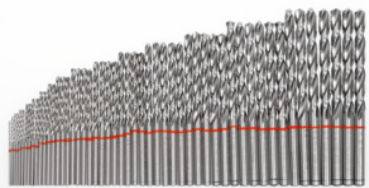


Garant**Zestawy wiertel krętych HSS/E nr 114400, do uzupełniania, bez powłoki, Typ: 1-6****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 115300 1-6 |
| GTIN | 4045197024848 |
| Klasa artykułu | 11B |

Opis**Wykonanie:**

Zestawione z wiertel krętych DIN 338.

Szlifowane kształtowo: wysoka dokładność ruchu obrotowego i podziałki, precyzyjne zaszlifowanie ostrza. Wiertła do prac produkcyjnych.

wzmocniony rdzeń, niepowlekane.

Końcówka o kształcie C od wielk. 2 mm

chłodzenie wewnętrzne: nie

chwyt: Trzpień walcowy

zakres wiertel: 1 - 6 mm

liczba wiertel: 51

stopniowanie średnic wiertel co: 0,1 mm

Opis techniczny

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| stopniowanie średnic wiertel co | 0,1 mm |
| zakres wiertel | 1 - 6 mm |
| liczba wiertel | 51 |
| chwyt | Trzpień walcowy |
| Liczba zębów Z | 2 |
| powłoka | bez powłoki |

| | |
|---------------------------|---------------|
| Materiał ostrza | HSS E |
| norma | DIN 338 |
| typ | N |
| Tolerancja Ø nominalnej | h8 |
| kąt wierzchołkowy | 130 stopni |
| chłodzenie wewnętrzne | nie |
| w kasecie, | nie |
| pierścień barwny | czerwone |
| Rodzaj produktu | Wiertła kręte |