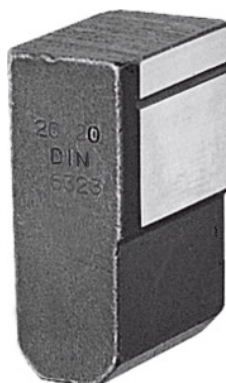


**Kamienie precyzyjne, wymiar rowka b1 maszyny: 28mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375375 28
GTIN	4020772071905
Klasa artykułu	35A

Opis**Wykonanie:**

Obustronny, bardzo dokładny szlif pozwala zaoszczędzić czas niezbędny do pozycjonowania przyrządów, imadeł i podzielnic, które muszą być ustawione równolegle do rowków teowych stołu obrabiarki. Eliminuje to konieczność pomiaru za pomocą czujnika zegarowego.

Zastosowanie:

Po zgrubnym ustawieniu przyrządu wsuwa się luźne kamienie w rowki teowe z boku. **Podczas transportu przyrządu kamienie nie wystają od spodu, co eliminuje możliwość uszkodzenia stołu maszyny.** W przypadku podwójnego mocowania na jedną obrabiarkę wystarczają 2 lub 4 sztuki.

Norma:**DIN 6323****Materiał:**

Stal C 15, utwardzana dyfuzyjnie.

Opis techniczny

wysokość H ₁	7 mm
-------------------------	------

wymiar rowka b_2 przyrządu	20 mm
wymiar rowka b_1 maszyny	28 mm
długość	40 mm
wysokość H	61,5 mm
typ	6323
Rodzaj produktu	Wkładki teowe