


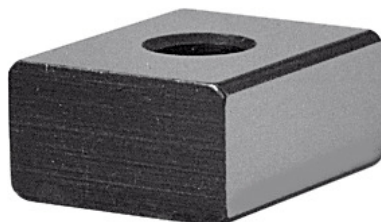

Kamienie teowe płaskie, szlifowane, wymiar rowka b1 maszyny i przyrządu: 22 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	375370 22
GTIN	4020772071752
Klasa artykułu	35A

Opis

Wykonanie:

Obustronny, bardzo dokładny szlif pozwala zaoszczędzić czas niezbędny do pozycjonowania przyrządów, imadeł i podzielnic, które muszą być ustawione równolegle do rowków teowych stołu obrabiarki. Eliminuje to konieczność pomiaru za pomocą czujnika zegarowego.

Zastosowanie:

Płaskie kamienie teowe stosowane są wtedy, gdy dany przyrząd mocowany jest zawsze na obrabiarkach o takiej samej szerokości rowków.

Materiał:

Stal C 15, utwardzana dyfuzyjnie.

Klasa dokładności:

Wymiar b o tolerancji h6.

do śrub DIN 84, DIN 912: M6×16

długość: 32 mm

wysokość H: 12 mm

Opis techniczny

długość	32 mm
wymiar rowka b ₁ maszyny i przyrządu	22 mm
do śrub DIN 84, DIN 912	M6×16

wysokość H	12 mm
typ	6322B