


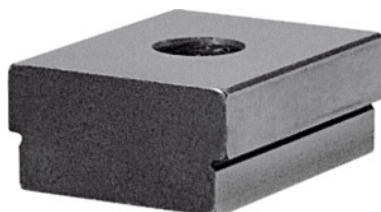

Kamienie teowe precyzyjne, odsadzone, szlifowane, wymiar rowka b1 maszyny: 22 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	375365 22
GTIN	4020772071615
Klasa artykułu	35A

Opis

Wykonanie:

Obustronny, bardzo dokładny szlif pozwala zaoszczędzić czas niezbędny do pozycjonowania przyrządów, imadeł i podzielnic, które muszą być ustawione równoległe do rowków teowych stołu obrabiarki. Eliminuje to konieczność pomiaru za pomocą czujnika zegarowego.

Zastosowanie:

Kamienie teowe są wkręcane parami do znormalizowanych rowków przyrządów o szer. 20 mm. Zmiana wpustów umożliwia stosowanie jednego przyrządu na **stołach różnych obrabiarek, posiadających rowki teowe o różnej szerokości.**

Materiał:

Stal C 15, utwardzana dyfuzyjnie.

Klasa dokładności:

Wymiar b o tolerancji h6.

wskazówka:

Wielk. 20 zob. nr 375370.

wymiar rowka b₂ przyrządu: 20 mm

do śrub DIN 84, DIN 912: M6×16

długość: 32 mm

wysokość H: 12 mm

Opis techniczny

długość	32 mm
wymiar rowka b ₁ maszyny	22 mm
do śrub DIN 84, DIN 912	M6×16
wymiar rowka b ₂ przyrządu	20 mm
wysokość H	12 mm
typ	6322A