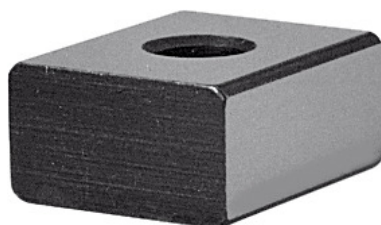


**Kamienie precyzyjne, wymiar rowka b<sub>1</sub> maszyny i przyrządu: 10mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375370 10
GTIN	4020772071691
Klasa artykułu	35A

**Opis****Wykonanie:**

Obustronny, bardzo dokładny szlif pozwala zaoszczędzić czas niezbędny do pozycjonowania przyrządów, imadeł i podzielnic, które muszą być ustawione równoległe do rowków teowych stołu obrabiarki. Eliminuje to konieczność pomiaru za pomocą czujnika zegarowego.

**Zastosowanie:**

Płaskie kamienie teowe stosowane są wtedy, gdy dany przyrząd mocowany jest zawsze na obrabiarkach o takiej samej szerokości rowków.

**Materiał:**

Stal C 15, utwardzana dyfuzyjnie.

**Klasa dokładności:**

**Wymiar b o tolerancji h6.**

**Opis techniczny**

do śrub DIN 84, DIN 912	M4×10
wymiar rowka b <sub>1</sub> maszyny i przyrządu	10 mm
długość	20 mm
wysokość H	8 mm
typ	6322B

Rodzaj produktu

Wkładki teowe