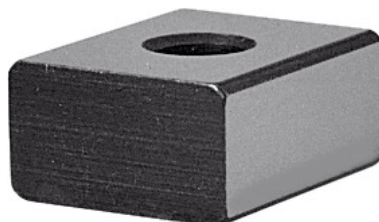


**Kamienie teowe płaskie, szlifowane, wymiar rowka b1 maszyny i przyrządu:
14 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375370 14
GTIN	4020772071714
Klasa artykułu	35A

Opis**Wykonanie:**

Obustronny, bardzo dokładny szlif pozwala zaoszczędzić czas niezbędny do pozycjonowania przyrządów, imadeł i podzielnic, które muszą być ustawione równolegle do rowków teowych stołu obrabiarki. Eliminuje to konieczność pomiaru za pomocą czujnika zegarowego.

Zastosowanie:

Płaskie kamienie teowe stosowane są wtedy, gdy dany przyrząd mocowany jest zawsze na obrabiarkach o takiej samej szerokości rowków.

Materiał:

Stal C 15, utwardzana dyfuzyjnie.

Klasa dokładności:**Wymiar b o tolerancji h6.**

do śrub DIN 84, DIN 912: M6×16

długość: 22 mm

wysokość H: 10 mm

Opis techniczny

wymiar rowka b ₁ maszyny i przyrządu	14 mm
do śrub DIN 84, DIN 912	M6×16
długość	22 mm

wysokość H	10 mm
typ	6322B